
 
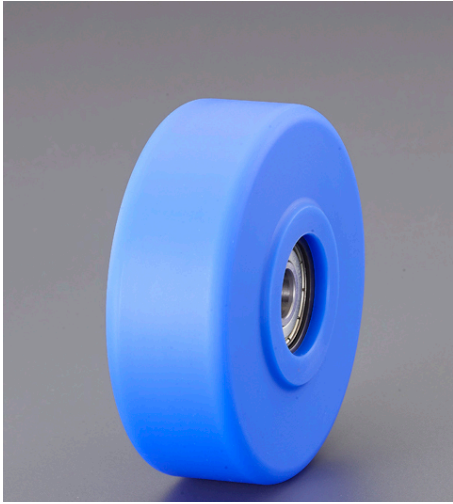


品番：EA986WB-70

品名：75x32mm 車輪(ベアリング付・MCナイロン製)



販売価格	5,350円(税抜) / 5,885円(税込)		
カタログ価格	5,350円(税抜) / 5,885円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/10 12:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1698ページ		

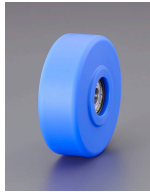

**MCナイロンの特長**  
軽くて丈夫で耐熱性が良く、暑い場所でも耐  
寒性が有り、機械的強度や耐摩耗性に優れて  
います。  
耐油・耐薬品でも腐食しにくいナイロン製の  
材質です。また、摩擦係数があるアルミコー  
ティングや、アルカリに対する耐薬品性  
にも優れています。

仕様

材質	タイヤ:MCナイロン、リム:スチール	耐熱温度	-40℃~120℃
車輪径×幅	75×32mm	耐荷重	360kg
軸径	10mm	軸幅	36mm
リム幅	45mm	ベアリング幅	25.3mm
重量	210g	用途	台車の車輪、ガイドローラー、サポートローラー、設備機械の移動用車輪、搬送用ローラー
特長	大きな耐荷重、長寿命、容易な転がり性、優れた耐熱性・耐寒性、低騒音、耐薬品性		

ボールベアリング

水のかかる場所でも使用可能です。

CADデータはございません。サイズは添付のカタログを参照ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.