
 
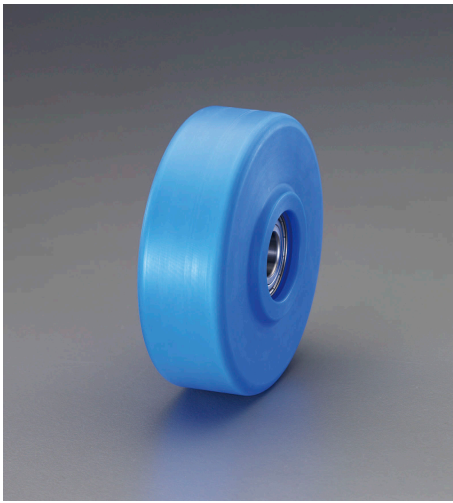


品番：EA986WC-100

品名：100x34mm 車輪(ステンス製ベアリング付・MCナイロン製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 15,800円(税抜) / 17,380円(税込) | | |
| カタログ価格 | 15,800円(税抜) / 17,380円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/04/10 09:55現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1698ページ | | |

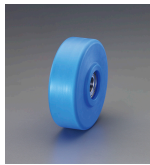

MCナイロンの特長
大きくて丈夫で耐熱性が良く、車輪でも耐荷重が重く、摩擦抵抗や静電気を発生していません。
耐油・耐薬品性でも優れ、ノイズが低く、滑りやすい材質です。また、摩擦係数が高いアルミコーティングの加工も、アルカリに対する耐薬品性にも優れています。

仕様

| | | | |
|-------|--|--------|---|
| 材質 | タイヤ:MCナイロン、リム:ステンレス | 耐熱温度 | -40℃~120℃ |
| 車輪径×幅 | 100×34mm | 耐荷重 | 450kg |
| 軸径 | 12mm | 軸幅 | 38mm |
| リム幅 | 47mm | ベアリング幅 | 27.3mm |
| 重量 | 360g | 用途 | 台車の車輪、ガイドローラー、サポートローラー、設備機械の移動用車輪、搬送用ローラー |
| 特長 | 大きな耐荷重、長寿命、容易な転がり性、優れた耐熱性・耐寒性、低騒音、耐薬品性 | | |

ボールベアリング(ステンレス)

ステンレス製ベアリングで錆びに強い。

CADデータはございません。サイズは添付のカタログを参照ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.