
 


品番：EA986WC-100

品名：100x34mm 車輪(ステンレス製ベアリング付・MCナイロン製)

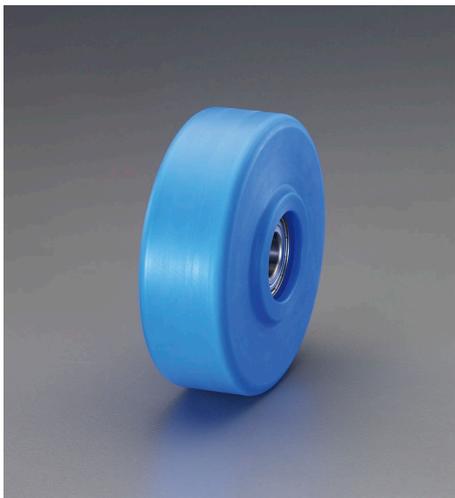

販売価格	14,900円(税抜) / 16,390円(税込)		
カタログ価格	14,900円(税抜) / 16,390円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/07/14 13:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1746ページ		



**MCナイロンの特長**  
大きくて丈夫で耐熱性が良く、車輪場所でも耐摩耗性が有り、摩擦抵抗や静電帯電に優れています。  
耐油・耐薬品性でも優れ、ノイズが低く、材料です。また、摩擦係数が高いアルミコーティングや、アルカリに耐える高耐薬品性にも優れています。

#### 仕様

材質	タイヤ:MCナイロン、リム:ステンレス	耐熱温度	-40℃~120℃
車輪径×幅	100×34mm	耐荷重	450kg
軸径	12mm	軸幅	38mm
リム幅	47mm	ベアリング幅	27.3mm
重量	360g	用途	台車の車輪、ガイドローラー、サポートローラー、設備機械の移動用車輪、搬送用ローラー
特長	大きな耐荷重、長寿命、容易な転がり性、優れた耐熱性・耐寒性、低騒音、耐薬品性		

ボールベアリング(ステンレス)

ステンレス製ベアリングで錆びに強い。

CADデータはございません。サイズは添付のカタログを参照ください。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.