


品番：EA986WC-150


品名：150x44mm 車輪(ステンス製ベアリング付・MCナイロン製)

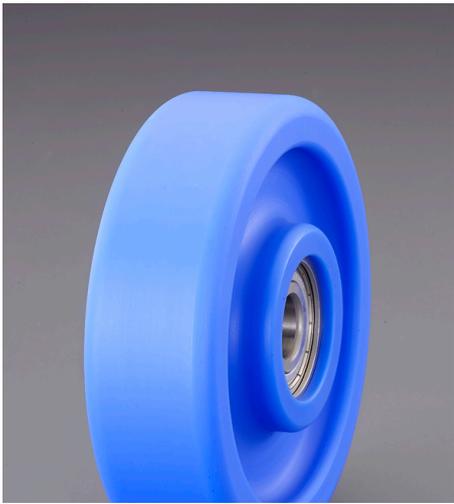

販売価格	33,600円(税抜) / 36,960円(税込)		
カタログ価格	33,600円(税抜) / 36,960円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/18 04:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1698ページ		



仕様

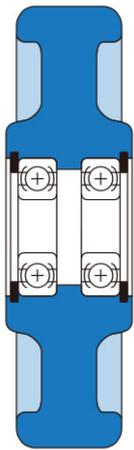

**MCナイロンの特長**  
大きくて丈夫で耐熱性が良く、車輪でも耐  
重が重く、摩擦抵抗や衝撃に強く  
います。  
耐油・耐薬品で腐食が少なく、サイズが細かい  
材質です。また、摩擦係数があるアルコー  
ル樹脂や、アルカリに耐える無油潤滑性  
にも優れています。

材質	タイヤ:MCナイロン、リム:ステンレス	耐熱温度	-40℃~120℃
車輪径×幅	150×44mm	耐荷重	960kg
軸径	20mm	軸幅	52mm
リム幅	67mm	ベアリング幅	40.2mm
重量	870g	用途	台車の車輪、ガイドローラー、サポートローラー、設備機械の移動用車輪、搬送用ローラー
特長	大きな耐荷重、長寿命、容易な転がり性、優れた耐熱性・耐寒性、低騒音、耐薬品性		

ボールベアリング(ステンレス)

ステンレス製ベアリングで錆びに強い。

CADデータはございません。サイズは添付のカタログを参照ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.