
 
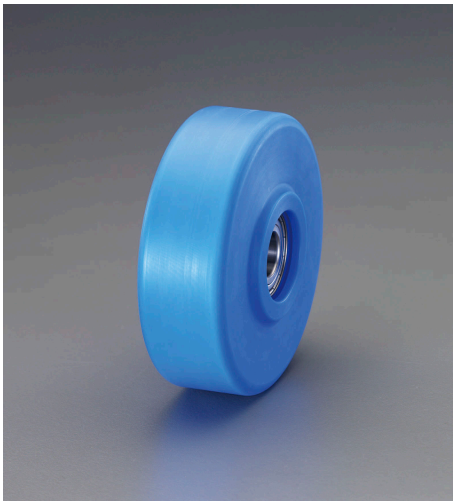


品番：EA986WC-75

品名：75x32mm 車輪(ステンス製ベアリング付・MCナイロン製)



販売価格	13,400円(税抜) / 14,740円(税込)		
カタログ価格	13,400円(税抜) / 14,740円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/10 09:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1698ページ		

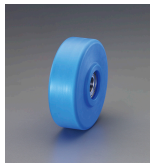

**MCナイロンの特長**  
大きくて丈夫で摩耗性が良く、車輪場所でも  
衝撃に強く、摩擦抵抗や静電気を帯びて  
いません。  
低温環境でも硬さが良く、ノイズがでない  
材質です。また、摩擦係数があるアルコー  
ル樹脂や、アルカリに耐える薬品耐性  
にも優れています。

#### 仕様

材質	タイヤ:MCナイロン、リム:ステンレス	耐熱温度	-40℃~120℃
車輪径×幅	75×32mm	耐荷重	340kg
軸径	10mm	軸幅	36mm
リム幅	45mm	ベアリング幅	25.3mm
重量	210g	用途	台車の車輪、ガイドローラー、サポートローラー、設備機械の移動用車輪、搬送用ローラー
特長	大きな耐荷重、長寿命、容易な転がり性、優れた耐熱性・耐寒性、低騒音、耐薬品性		

ボールベアリング(ステンレス)

ステンレス製ベアリングで錆びに強い。

CADデータはございません。サイズは添付のカタログを参照ください。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.