



品番：EA986WD-150

品名：150x44mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)

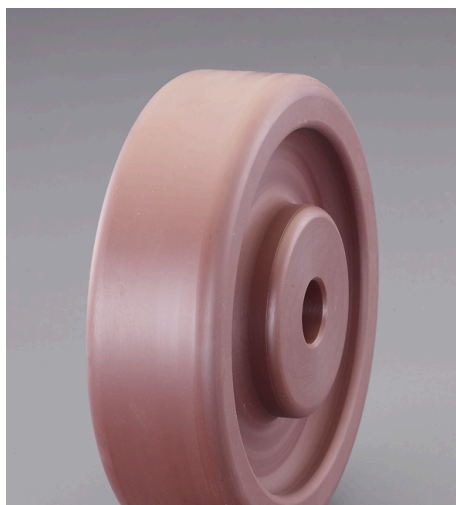

販売価格	20,700円(税抜) / 22,770円(税込)		
カタログ価格	20,700円(税抜) / 22,770円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/08 04:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1698ページ		

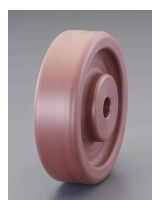

**MCナイロンの特長**  
大きくて丈夫で耐熱性が良く、暑い場所でも耐  
摩耗性があり、機械部品や輸送用車輪に優れて  
います。  
耐油性能が良く、油が染み付かない  
材質です。また、摩擦係数があるため、ゴムコー  
ティングや接着剤の付着に対する耐薬品性  
にも優れています。

#### 仕様

材質	MCナイロン	耐熱温度	-40℃～150℃
車輪径×幅	150×44mm	耐荷重	1150kg
軸径	20mm	軸幅	52mm
リム幅	67mm	重量	840g
用途	台車の車輪、ガイドローラー、サポートローラー、設備機械の移動用車輪、搬送用ローラー	特長	大きな耐荷重、長寿命、容易な転がり性、優れた耐熱性・耐寒性、低騒音、耐薬品性
ベアリングなし			
強度・耐熱性に優れています。			
水中での使用も可能です。			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.