

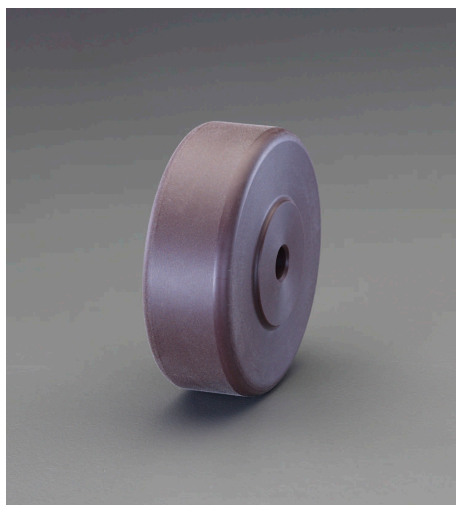


品番：EA986WD-65

品名：65x34mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)

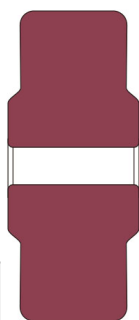

販売価格	4,400円(税抜) / 4,840円(税込)		
カタログ価格	4,400円(税抜) / 4,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/08 05:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1698ページ		

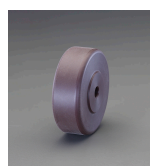

MCナイロンの特長
大きくて丈夫で耐熱性が良く、摩耗場所でも耐摩耗性が優れ、機械部品や輸送用で重宝されています。
耐熱温度範囲で滑りが良く、ノイズが低く、軽い材料です。また、摩擦係数があるアルコーン、ポリウレタンや、アルカリに対する薬品耐性にも優れています。

仕様

材質	MCナイロン	耐熱温度	-40℃~150℃
車輪径×幅	65×34mm	耐荷重	410kg
軸径	12mm	軸幅	39mm
リム幅	40mm	重量	150g
用途	台車の車輪、ガイドローラー、サポートローラー、設備機械の移動用車輪、搬送用ローラー	特長	大きな耐荷重、長寿命、容易な転がり性、優れた耐熱性・耐寒性、低騒音、耐薬品性
ベアリングなし			
強度・耐熱性に優れています。			
水中での使用も可能です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.