

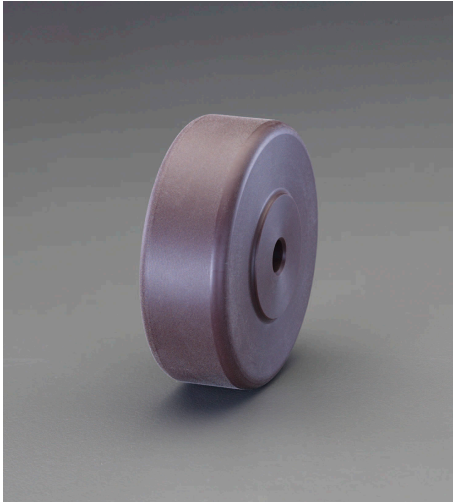


品番：EA986WD-75

品名：75x32mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)

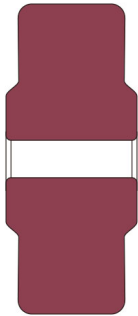

販売価格	4,960円(税抜) / 5,456円(税込)		
カタログ価格	4,960円(税抜) / 5,456円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/08 04:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1698ページ		

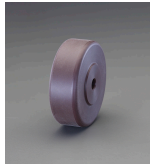

MCナイロンの特長
大きくて丈夫で耐熱性が良く、摩耗場所でも耐摩耗性が優れ、機械部品や輸送用で重宝されています。
耐熱温度範囲で硬さが良く、ノイズが低く、くい材料です。また、摩擦係数があるため、アルミコーティングやステンレス、アルカリに対する薬品耐性にも優れています。

仕様

材質	MCナイロン	耐熱温度	-40℃~150℃
車輪径×幅	75×32mm	耐荷重	440kg
軸径	10mm	軸幅	36mm
リム幅	45mm	重量	190g
用途	台車の車輪、ガイドローラー、サポートローラー、設備機械の移動用車輪、搬送用ローラー	特長	大きな耐荷重、長寿命、容易な転がり性、優れた耐熱性・耐寒性、低騒音、耐薬品性
ベアリングなし			
強度・耐熱性に優れています。			
水中での使用も可能です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.