
品番: EA986WE-100

品名: 100x34mm 車輪(ベアリング付・耐熱・MCナイロン製)

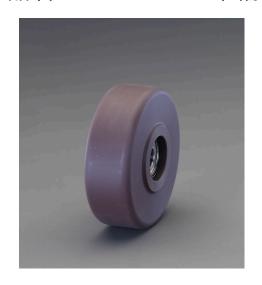

販売価格	10,600円 (税抜)/11,660円(税込)					
カタログ価 格	10,600円(税抜)/11,660円(税込)					
在庫数	最新在庫: 5 (2025/11/26 11:41現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログ ページ	1747ページ					







仕様

材質	タイヤ:MCナイロン、リム:スチール	耐熱温度	-40℃~150℃
車輪径×幅	100×34mm	耐荷重	610kg
軸径	12mm	軸幅	38mm
リム幅	47mm	ベアリング幅	27.3mm
重量	380g	用途	台車の車輪、ガイドローラー、サポート ローラー、設備機械の移動用車輪、搬 送用ローラー
特長	大きな耐荷重、長寿命、容易な転がり 性、優れた耐熱性・耐寒性、低騒音、耐 薬品性		

ボールベアリング

ベアリングには耐熱グリスを使用しています。

強度・耐熱性に優れてます。

水のかかる場所でも使用可能です。

株式会社エスコ