

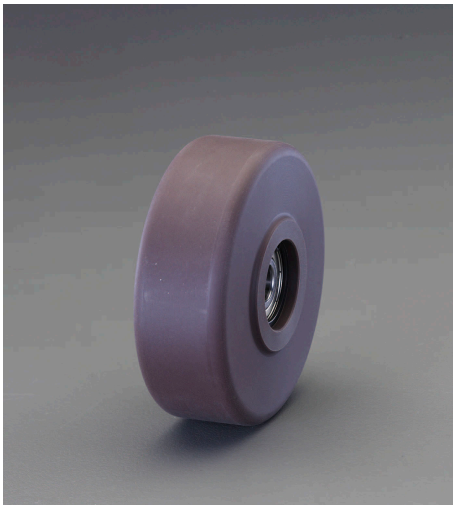


品番：EA986WE-100

品名：100x34mm 車輪(ベアリング付・耐熱・MCナイロン製)

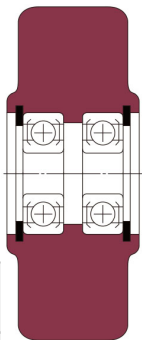

販売価格	11,200円(税抜) / 12,320円(税込)		
カタログ価格	11,200円(税抜) / 12,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/10 12:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1698ページ		

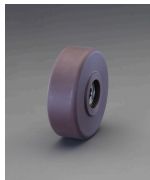

MCナイロンの特長
軽くて丈夫で摩耗性が良く、乗り場所でも衝撃吸収が有り、摩擦抵抗や静電帯電に優れています。
耐油・耐熱・耐寒性で、幅広い環境でご利用いただけます。
また、摩擦係数が低いアルミコーティングの加工も、アルカリに対する薬品耐性にも優れています。

仕様

材質	タイヤ:MCナイロン、リム:スチール	耐熱温度	-40℃~150℃
車輪径×幅	100×34mm	耐荷重	610kg
軸径	12mm	軸幅	38mm
リム幅	47mm	ベアリング幅	27.3mm
重量	380g	用途	台車の車輪、ガイドローラー、サポートローラー、設備機械の移動用車輪、搬送用ローラー
特長	大きな耐荷重、長寿命、容易な転がり性、優れた耐熱性・耐寒性、低騒音、耐薬品性		

ボールベアリング

ベアリングには耐熱グリスを使用しています。

強度・耐熱性に優れています。

水のかかる場所でも使用可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

