

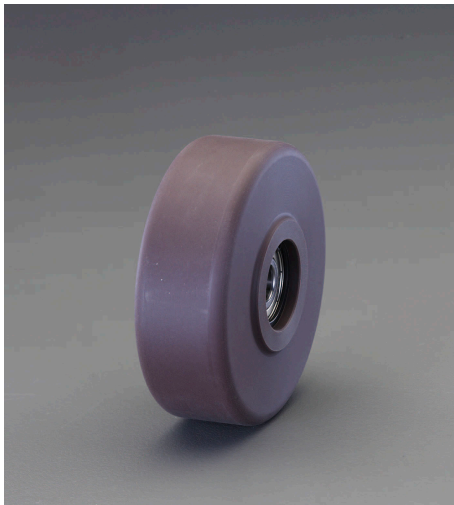


品番：EA986WE-100

品名：100x34mm 車輪(ベアリング付・耐熱・MCナイロン製)

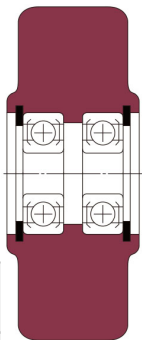

販売価格	11,200円(税抜) / 12,320円(税込)		
カタログ価格	11,200円(税抜) / 12,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/10 11:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1698ページ		

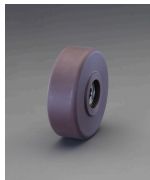

**MCナイロンの特長**  
軽くて丈夫で摩耗性が良く、乗り場所でも耐  
寒性が有り、機械油や油溶性で腐食して  
います。  
耐油性能が良く、ノイズが低く、  
材質です。また、摩擦係数があるアルコー  
ル樹脂や、アルカリに対する耐薬品性  
にも優れています。

仕様

材質	タイヤ:MCナイロン、リム:スチール	耐熱温度	-40℃~150℃
車輪径×幅	100×34mm	耐荷重	610kg
軸径	12mm	軸幅	38mm
リム幅	47mm	ベアリング幅	27.3mm
重量	380g	用途	台車の車輪、ガイドローラー、サポートローラー、設備機械の移動用車輪、搬送用ローラー
特長	大きな耐荷重、長寿命、容易な転がり性、優れた耐熱性・耐寒性、低騒音、耐薬品性		

ボールベアリング

ベアリングには耐熱グリスを使用しています。

強度・耐熱性に優れています。

水のかかる場所でも使用可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

