


品番：EA986WE-150


品名：150x44mm 車輪(ベアリング付・耐熱・MCナイロン製)

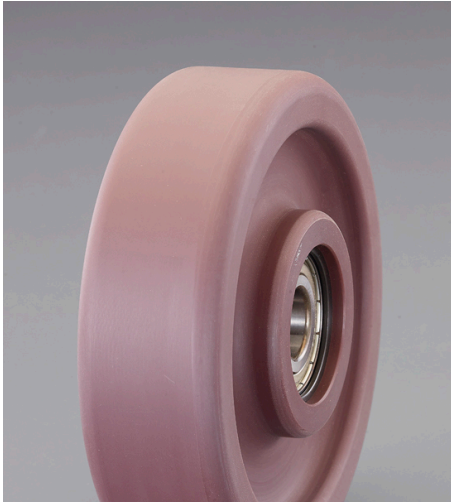

販売価格	26,400円(税抜) / 29,040円(税込)		
カタログ価格	26,400円(税抜) / 29,040円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/11 06:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1698ページ		



 仕様



MCナイロンの特長
従って丈夫で摩耗性が低く、乗り場所でも耐
衝撃性が強く、機械部品や部品等に優れて
います。
耐熱・耐寒性で優れ、ノイズが低く、
材質です。また、摩擦係数があるアルコー
ル・ガラス繊維、アルカリに対する耐薬品性
にも優れています。

材質	タイヤ:MCナイロン、リム:スチール	耐熱温度	-40℃~150℃
車輪径×幅	150×44mm	耐荷重	1150kg
軸径	20mm	軸幅	52mm
リム幅	67mm	ベアリング幅	40.2mm
重量	970g	用途	台車の車輪、ガイドローラー、サポートローラー、設備機械の移動用車輪、搬送用ローラー
特長	大きな耐荷重、長寿命、容易な転がり性、優れた耐熱性・耐寒性、低騒音、耐薬品性		

ボールベアリング

ベアリングには耐熱グリスを使用しています。

強度・耐熱性に優れています。

水のかかる場所でも使用可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

