

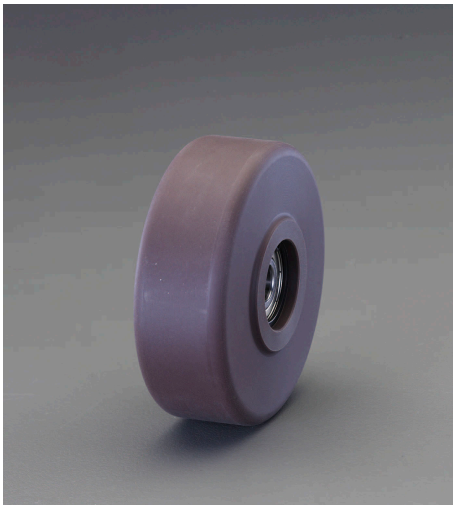


品番：EA986WE-50

品名：50x24mm 車輪(ベアリング付・耐熱・MCナイロン製)

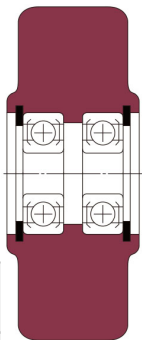

販売価格	6,560円(税抜) / 7,216円(税込)		
カタログ価格	6,560円(税抜) / 7,216円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/11 06:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1698ページ		

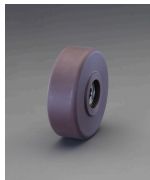

**MCナイロンの特長**  
軽くて丈夫で摩耗性が良く、乗り場所でも耐  
衝撃性が有り、摩擦抵抗や静電帯電に優れて  
います。  
耐油・耐薬品でも腐食しにくいナイロンに  
材質です。また、摩擦抵抗が低いアルミコー  
ティングや、アルカリに対する薬品耐性  
にも優れています。

仕様

材質	タイヤ:MCナイロン、リム:スチール	耐熱温度	-40℃~150℃
車輪径×幅	50×24mm	耐荷重	230kg
軸径	8mm	軸幅	29mm
リム幅	30mm	ベアリング幅	18mm
重量	80g	用途	台車の車輪、ガイドローラー、サポートローラー、設備機械の移動用車輪、搬送用ローラー
特長	大きな耐荷重、長寿命、容易な転がり性、優れた耐熱性・耐寒性、低騒音、耐薬品性		

ボールベアリング

ベアリングには耐熱グリスを使用しています。

強度・耐熱性に優れています。

水のかかる場所でも使用可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

