


品番：EA986YB-22

品名：18インチ 電動三輪自転車

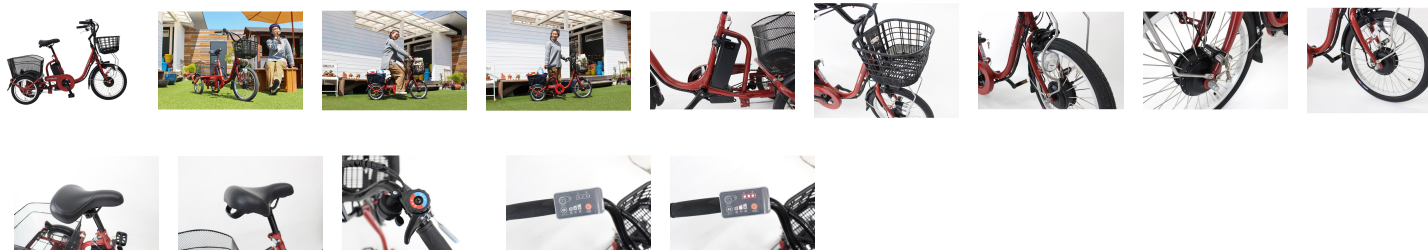

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 180,000円(税抜) / 198,000円(税込) | | |
| カタログ価格 | 180,000円(税抜) / 198,000円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/05/04 06:23現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 2463ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|--|--------|--|
| メーカー | ミムゴ | 型番 | BEPN18 |
| 商品名 | E-PARTON(イーパートン) | タイヤサイズ | フロント:18型、リア:14型×2 |
| ギア数 | 変速なし | 重量(kg) | 27.5 |
| カラー | ブリックレッド(マット) | フレーム材質 | スチール |
| サイズ | 140×58×95.5cm | 推奨適応体重 | 65kg |
| 適応身長 | 130cm～ | バッテリー | リチウムイオンバッテリー(5.8Ah) |
| 充電器 | 電源:AC100V～240V | 充電時間 | 約3時間30分(PSEマーク) |
| サドル地上高さ | 約67.5～84.5cm | アシスト切替 | 3モード(低・中・高) |
| 走行距離 | 低モード:約30km 中モード:約25km 高モード:約20km | カゴサイズ | 前カゴ:約340×290×210mm 後カゴ:約320×400×230mm |
| ブレーキ | 前輪:デュアルピボットキャリパーブレーキ 後輪:サーボブレーキ | モーター | ブラシレスモーター(定格出力:250W) |
| 仕様 | アシスト機能、シングルギア、スイング | 付属品 | バッテリー充電器(スペアキー付) |

機能、ワンタッチコントローラー、前カゴ
(大型樹脂製)、後カゴ(メッシュ)、LED
ライト、前輪錠(スペアキー付)、耐摩耗
タイヤ

ひと回り小さいサイズで安心感アップ!両足が地面にしっかり着いて無理なく乗れます。


方向転換などに車体を支えやすい便利な持ち手付きのサドルです。

音鳴りの解消!湿気の多い日もキーキー鳴りにくいリアブレーキ。

普通自転車として公道を走れる型式認定番号TSマーク取得

〈注意〉バッテリーは自然放電します。バッテリー残量が少ないまま長期間使用されない場合、保護回路が働き電源が入らなくなることがあります。商品到着後は1週間以内に開封し、バッテリー残量が少ない場合は充電してください。また、使用していなくても定期的に充電してください。

代替品

| | |
|---|---|
|  | <p>品番 EA986YB-25</p> <p>コメント 18型、電動三輪車、マットカーキ</p> |
|  | <p>品番 EA986YB-24</p> <p>コメント 20型、普通三輪車、グリーン</p> |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.