
 
 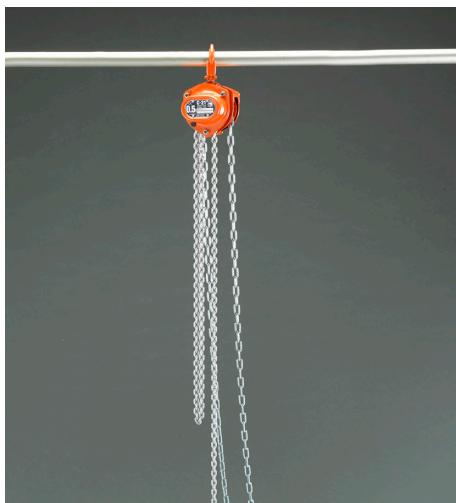


品番 : EA987CF-2.5

品名 : 0.25tonx2.5m チェーンブロック



販売価格	17,900円(税抜)／19,690円(税込)		
カタログ価格	17,900円(税抜)／19,690円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/17 03:40現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1788ページ		



ドイツ安全審査機関が認めた最小破断応力1000N/mm<sup>2</sup>のロードチェーンを採用  
チェーン表面を硬化することで耐摩耗性も飛躍的に向上し、長寿命・安全設計を実現

#### 仕様

定格荷重(kg)	250	揚程(m)	2.5
重量(kg)	6.1	手巻力量	13kg
フック間最小距離(mm)	275	ロードチェーン	線径×ピッチ: 4.3×12mm 掛数: 1
手鎖	線径×ピッチ: 4.5×23.0mm	フック口開き	17mm

小型・軽量タイプ

巻下げ時の噛込みがなく、操作性抜群

表面硬化強力チェーンは最小破断応力1000N/mm<sup>2</sup>  
耐摩耗性に優れたロングライフケーン

先端部が短い、最新型上下安全フックには、横ずれ防止の外れ止めを装備。

本体とフックには、耐衝撃性、耐蝕性、密着性に優れた粉体塗装。

ロードチェーン、ハンドチェーンは耐蝕性に優れた特殊防錆処理チェーンを採用。

チェーン表面を硬化することで耐摩耗性も飛躍的に向上し、長寿命・安全設計を実現。

ヨーロッパの安全基準に合致することを保証するCEマークを表示。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.