
 


品番：EA987CJ-5

品名：0.5tonx5.0m チェーンブロック

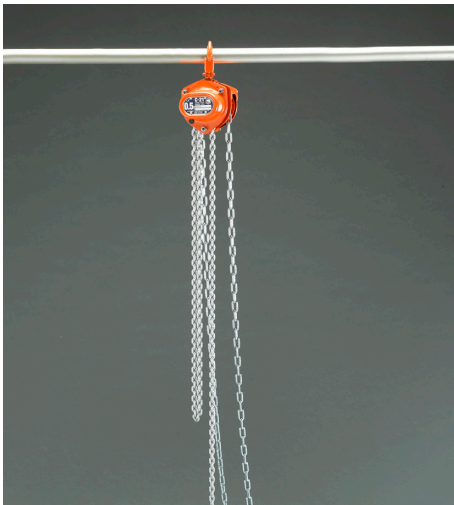

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 28,600円(税抜)／ 31,460円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 28,600円(税抜)／31,460円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 （2025/12/16 20:19現在） |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1788ページ                      |      |   |



ドイツ安全審査機関が認めた最小破断応力1000N/mm<sup>2</sup>のロードチェーンを採用  
チェーン表面を硬化したことで耐摩耗性も飛躍的に向上し、長寿命・安全設計を実現

仕様

|                                                              |           |       |      |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-------|------|
| 定格荷重(kg)                                                     | 500       | 揚程(m) | 5    |
| 重量(kg)                                                       | 9.4       | 手巻力量  | 26kg |
| フック口開き                                                       | 24mm・30mm | 材質    | スチール |
| 小型・軽量で使いやすいチェンブロックです。                                        |           |       |      |
| チェーンは熱処理しており、高強度で耐摩耗性に優れています。                                |           |       |      |
| 表面硬化強力チェーンは最小破断応力1000N/mm <sup>2</sup><br>耐摩耗性に優れたロングライフチェーン |           |       |      |
| 巻下げ時の噛込みがなく、操作性抜群                                            |           |       |      |
| 先端部を短く、横ずれ防止の外れ止めを装備                                         |           |       |      |
| 本体とフックには、耐衝撃性、耐蝕性、密着性に優れた粉体塗装。                               |           |       |      |
| ロードチェーン、ハンドチェーンは耐食性に優れた特殊防錆処理チェーンを採用。                        |           |       |      |
| ヨーロッパの安全基準に合致することを保証するCEマークを表示。                              |           |       |      |

