 

 


品番：EA987GJ-3

品名：0.8ton /M12x20mm スイベル吊り環

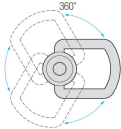

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 18,200円(税抜)／ 20,020円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 18,200円(税抜)／20,020円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/03/11 08:21現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1761ページ                      |      |   |



全方向型、究極のアイボルト

仕様

|                                                             |        |              |           |
|-------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------|
| 材質                                                          | 鍛造鋼    | サイズG         | 13mm      |
| ねじサイズ                                                       | M12×20 | リング内寸(mm)    | 56×51     |
| 使用荷重                                                        | 0.8t   | 適正締付トルク(N・m) | 17.7-29.4 |
| 重量                                                          | 0.7kg  |              |           |
| ねじ止型スイベル吊環                                                  |        |              |           |
| 並目                                                          |        |              |           |
| JISアイボルトに比べて3倍以上の強度がある為、対象物のねじ穴を小さくできます。                    |        |              |           |
| ボルトを締め付けた状態で自由に回転しますので、縦引き、斜め引き及び横引き時においても、使用荷重どおりの使用が可能です。 |        |              |           |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.