


品番：EA987GL-21

品名：0.4 ton/M10 回転アイナット

	販売価格	13,700円(税抜)／15,070円(税込)		
	カタログ価格	13,700円(税抜)／15,070円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/12 06:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1760ページ			

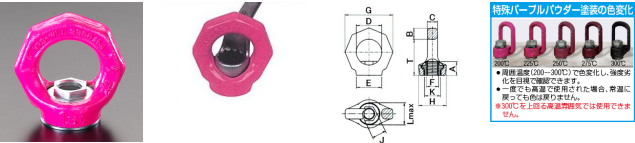

仕様

メーカー	ルッドリフティングジャパン (RUD)	型番	VRM-M10
リング内径(mm)	25	リング線径(mm)	8
ねじ径	M10	締付トルク	10Nm
使用荷重	0.4t	重量	0.1kg
使用荷重は、10.9級以上のボルトの荷重になります。			
搬用ラチェットにて締め付け			
ニッケルクロムモリブデン鋼			
温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装			
並目			
市販のレンチで締め付けできます。			
全方向負荷可能な回転アイナットです。			