


品番：EA987GL-24

品名：2.3 ton/M20 回転アイナット



販売価格	26,300円(税抜) / 28,930円(税込)		
カタログ価格	26,300円(税抜) / 28,930円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/09/17 23:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1810ページ		

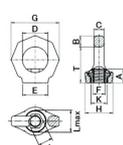

仕様

メーカー	ルッドリフティングジャパン(RUD)	型番	VRM-M20
リング内径(mm)	40	リング線径(mm)	16
ねじ径	M20	締付トルク	115Nm
使用荷重	2.3t	重量	0.5kg

使用荷重は、10.9級以上のボルトの荷重になります。

搬用ラチェットにて締め付け

ニッケルクロムモリブデン鋼

温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装

並目

市販のレンチで締め付けできます。

全方向負荷可能な回転アイナットです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.