


品番：EA987GL-25

品名：3.2 ton/M24 回転アイナット



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 34,200円(税抜) / 37,620円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 34,200円(税抜) / 37,620円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2025/09/17 23:06現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1810ページ                      |      |   |

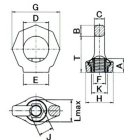

### 仕様

|           |                    |           |         |
|-----------|--------------------|-----------|---------|
| メーカー      | ルッドリフティングジャパン(RUD) | 型番        | VRM-M24 |
| リング内径(mm) | 48                 | リング線径(mm) | 19      |
| ねじ径       | M24                | 締付トルク     | 190Nm   |
| 使用荷重      | 3.2t               | 重量        | 0.9kg   |

使用荷重は、10.9級以上のボルトの荷重になります。

搬用ラチェットにて締め付け

ニッケルクロムモリブデン鋼

温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装

並目

市販のレンチで締め付けできます。

全方向負荷可能な回転アイナットです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.