


品番 : EA987GL-25

品名 : 3.2 ton/M24 回転アイナット



販売価格	34,200円(税抜)／37,620円(税込)		
カタログ価格	34,200円(税抜)／37,620円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/11 16:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1810ページ		

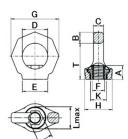

仕様

メーカー	ルッドリフティングジャパン (RUD)	型番	VRM-M24
リング内径(mm)	48	リング線径(mm)	19
ねじ径	M24	締付トルク	190Nm
使用荷重	3.2t	重量	0.9kg

使用荷重は、10.9級以上のボルトの荷重になります。

搬用ラチエットにて締め付け

ニッケルクロムモリブデン鋼

温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装

並目

市販のレンチで締め付けできます。

全方向負荷可能な回転アイナットです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.