


品番：EA987GL-2A

品名：0.75ton/M12x18mm 回転アイボルト

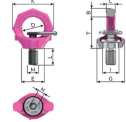

販売価格	13,600円(税抜) / 14,960円(税込)		
カタログ価格	13,600円(税抜) / 14,960円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/05 03:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1761ページ		



#### 仕様

メーカー	ルッドリフティングジャパン(RUD)	型番	VRS-F-M12
リング線径	10mm	リング内径	30mm
ねじ径	M12×18mm	ネジピッチ	1.75
使用荷重	0.75t	適正トルク値	25Nm
材質	ニッケルクロムモリブデン鋼	重量	0.21kg

ボルトを固定した状態でリング部が負荷方向に360°回転!全方向負荷が可能な回転アイボルト

従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能。  
ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事ができ、安全に作業が行えます。

温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装  
周囲温度(225℃~380℃)で色変化する、強度劣化を目視で確認できます。  
(※380℃を上回る高温雰囲気では使用不可)

手締めで簡単に取付可能な、専用取付けキー付属(スプリングなし、取外し不可)

鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用

並目

※相手面に密着させて使用して下さい。

※吊り上げ時には、必ずキーをボルトから外してご使用ください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.