


品番：EA987GL-3

品名：1.5ton/M16x24mm 回転アイボルト



販売価格	15,600円(税抜) / 17,160円(税込)		
カタログ価格	15,600円(税抜) / 17,160円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/03/10 22:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1761ページ		

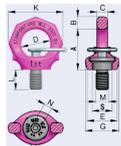

仕様

メーカー	ルッドリフティングジャパン (RUD)	型番	VRS-F-M16
リング内径(mm)	35	リング線径(mm)	14
ねじ径	M16×24	使用荷重	1.5t
ネジピッチ	2.0	重量	0.3kg

温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装

ニッケルクロムモリブデン鋼

基部は360°回転式

並目

専用キー付属

ボルトを固定した状態で負荷方向に回転します。

ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。

相手面に密着させて使用して下さい。

吊り上げ時には、必ずキーをボルトから外してご使用ください。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.