 
 



品番：EA987GM-1

品名：0.63ton/M12x18mm ヘアリング 入スイベル吊フック



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 29,300円(税抜) / 32,230円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 29,300円(税抜) / 32,230円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 6 (2026/04/10 04:41現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1761ページ                      |      |   |

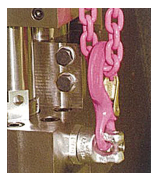

|                              |                     |      |                |
|------------------------------|---------------------|------|----------------|
| メーカー                         | ルッドリフティングジャパン (RUD) | 型番   | PP-S-0.63t-M12 |
| 材質                           | ニッケルクロムモリブデン鋼       | 使用荷重 | 0.63t          |
| 口の開き                         | 18mm                | 全長   | 129mm          |
| ねじ径                          | M12×18              | 重量   | 0.4kg          |
| 安全ラッチ付                       |                     |      |                |
| 反転作業に適しています。                 |                     |      |                |
| 温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装        |                     |      |                |
| 二層のベアリングで負荷がかかってもスムーズに回転します。 |                     |      |                |
| 並目                           |                     |      |                |
| シャックル等、接続金具不要で吊り上げ作業時間を短縮。   |                     |      |                |
| 全方向負荷が可能。                    |                     |      |                |
| 精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靱です。         |                     |      |                |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

