 



品番：EA987GP-6A

品名：4.5 ton/M24x37mm ロードリング



販売価格	32,600円(税抜) / 35,860円(税込)		
カタログ価格	32,600円(税抜) / 35,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/11 04:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1761ページ		

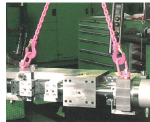

## 仕様

メーカー	ルッドリフティングジャパン(RUD)	型番	VLBG-PLUS 4.5t M24
使用荷重	4.5t	ねじ径	M24×37mm
リング線径	18mm	リング内径	54×67mm
適正トルク値	760Nm	材質	本体:ニッケルクロムモリブデン鋼 ボルト:ICE鋼
重量	1.4kg		

荷重下でも回転し、常に正しく接続する、全方向アイボルト(360°回転、180°可動)

ボルト位置とリングをずらした設計により、従来型と比べて基本使用荷重が平均で45%増

特許取得のICEボルトは抜け止め加工がされており、表面処理には高い耐腐食性を誇るCORRUD-DTを採用

低温度下の使用に強く、より高い靱性、曲げ強度、耐磨耗性を実現します。

吊り方向に対してリングの位置調整が可能  
固定スプリングによりリングの位置決めができ、騒音防止としても機能します。

温度により色変化する特殊パープルパウダー塗装  
周囲温度(225°C~300°C)で色変化し、強度劣化を目視で確認できます。  
(※400°Cを上回る高温雰囲気では使用不可)

鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用

並目

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.