 
 



品番：EA987HA-200B

品名：200mm 強力型滑車(2車)



販売価格	48,900円(税抜) / 53,790円(税込)		
カタログ価格	48,900円(税抜) / 53,790円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/10 09:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1736ページ		

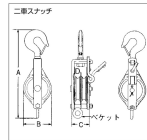

船舶・土木・建築・建設工事での荷物の吊下げ・吊上げに

仕様

メーカー	スリーエッチ	型番	200×2S
材質	スチール	車径	200mm
使用荷重	4t	使用ロープ径	~22mm
全長	615mm	重量	25kg
フック口開き	38mm	シャフト径	38mm

ベケット付(本体下部のリング)

2車

スナッチタイプ

スイベル式(360°回転)

スナッチタイプはワイヤーなどを途中から入れることが可能です。
先端加工(フック付き等)されたロープや長いロープを装着するときに便利です。

強力・堅牢な滑車です。

シーブはメタル入りで、オイルレスメタル(焼結含油軸受け)を装着しています。

スナッチは枠が箱型で堅牢です。

代替品



品番 EA987HA-200A
コメント 1車タイプになります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.