


品番 : EA987HB-1

品名 : 50mm/250kg 滑車(フック付)



販売価格	4,780円(税抜) / 5,258円(税込)		
カタログ価格	4,780円(税抜) / 5,258円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/16 08:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1737ページ		

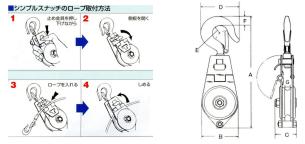

仕様

メーカー	スリーエッチ	型番	SS50
材質	スチール	車径	50mm
使用荷重	250kg	使用ロープ径	~8mm
全長	180mm	重量	0.52kg
フック口開き	10mm	シャフト径	10mm

軸受はオイルレスメタル(ペアリング無し)

スイベル式(360°回転)

スナッチタイプ

小型・軽量で持ち運びが容易。

全長が短くて空間を有効に活用可能。

シーブ綱道のRが小さく小径ワイヤーロープを痛めない。

シーブと側板の間にワイヤーロープがはさまらない形状。

全メッキさらに湾曲止め金具は腐食に強く屋外作業でも安心。

安全係数5以上で設計・強力安全。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.