


品番：EA987S-14

品名：40mm スイベル式ミニブロック(ステンス製)

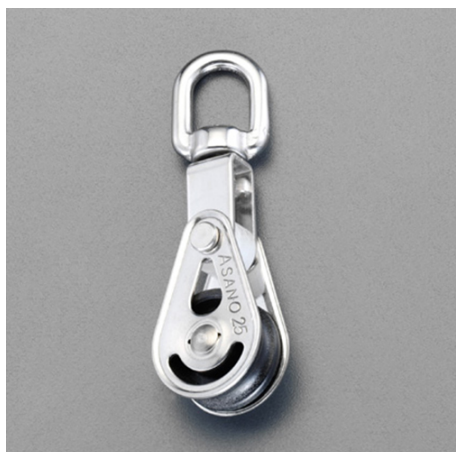

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,090円(税抜) / 2,299円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 2,090円(税抜) / 2,299円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2026/07/08 05:02現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1737ページ                      |      |   |



#### 仕様

|                     |                       |        |       |
|---------------------|-----------------------|--------|-------|
| シーブ径                | 40mm                  | 使用ロープ径 | 最大9mm |
| 全長                  | 111mm                 | 使用荷重   | 60kg  |
| 材質                  | 本体:SUS304<br>シーブ:ナイロン | 重量     | 85g   |
| スイベル式(360°回転)ミニブロック |                       |        |       |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.