 




品番：EA987SA-75B

品名：φ75mm オーフ型滑車(ステンス製)

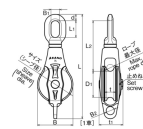

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 21,600円(税抜) / 23,760円(税込) | | |
| カタログ価格 | 21,600円(税抜) / 23,760円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/06/11 04:41現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1737ページ | | |

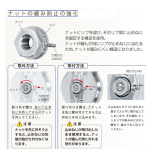

仕様

| | | | |
|------|-------|----------|--|
| シーブ径 | 75mm | 使用ロープ径 | 最大16mm |
| 全長 | 237mm | 使用六角レンチ径 | 1.5mm |
| 使用荷重 | 500kg | 材質 | 本体:特殊ステンレス シーブ:SCS13(SUS304相当) スイベル、側板、シーブピン、六角穴付止めネジ:ステンレス(SUS304) 含油ブッシュ:青銅 |
| 重量 | 1.2kg | | |

オーフ型(360°回転)

シーブ下側のスペースとベケット穴径を拡大し、使い勝手を改善。
広いシーンでの利用が可能です。

ナットにリブを設け、そのリブ間に止めねじを固定する構造を採用。
ナットが緩んだ時にリブが止めねじに当たるため、ナットが緩みにくなりました。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.