


品番 : EA987SA-75B

品名 : ϕ 75mm オーフ型滑車(ステンレス製)



販売価格	21,600円(税抜) / 23,760円(税込)		
カタログ価格	21,600円(税抜) / 23,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/16 08:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1737ページ		

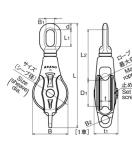

仕様

シープ径	75mm	使用ロープ径	最大16mm
全長	237mm	使用六角レンチ径	1.5mm
使用荷重	500kg	材質	本体:特殊ステンレス シープ:SCS13(SUS304相当) スイベル、側板、シープピン、六角穴付 止めねじ:ステンレス(SUS304) 含油ブッシュ:青銅
重量	1.2kg		
オーフ型(360°回転)			
シープ下側のスペースとベケット穴径を拡大し、使い勝手を改善。 広いシーンでの利用が可能です。			
ナットにリブを設け、そのリブ間に止めねじを固定する構造を採用。 ナットが緩んだ時にリブが止めねじに当たるため、ナットが緩みにくくなりました。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.