

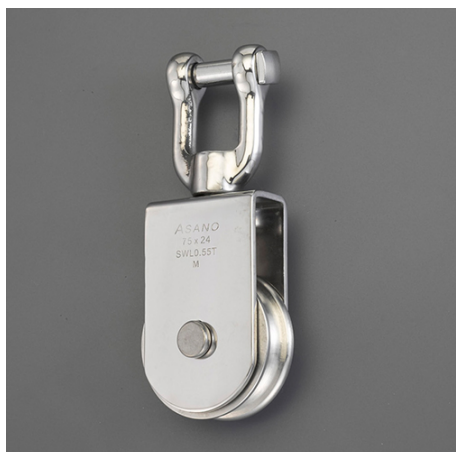


品番：EA987SE-10

品名：75mm シャックル式サンマフ ロック(ステンレス製/ステンレス車)

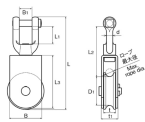

販売価格	19,300円(税抜) / 21,230円(税込)		
カタログ価格	19,300円(税抜) / 21,230円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/08 05:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1737ページ		

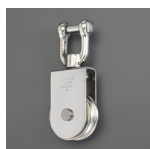

仕様

シーブ径	75mm	使用ロープ径	最大16mm
全長	189mm	使用荷重	400kg
材質	本体:SUS304 シーブ、シャックル:SCS13(SUS304相当) 含油ブッシュ=青銅	重量	1.19kg
スイベル式(360°回転)			
使用の際はピンをしっかり締めてください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.