


品番 : EA988BG-1.5

品名 : 3.2tonx1.5m レバーホイスト



販売価格	51,400円(税抜)／56,540円(税込)		
カタログ価格	51,400円(税抜)／56,540円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/16 05:25現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1716ページ		

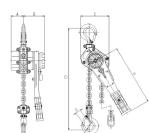

簡単操作のワンタッチ遊転機構搭載

仕様

使用荷重(t)	3.2	最大巻取長	1.5m
フック口開き	36mm	重量(kg)	15.5
材質	スチール	フック間最小距離	420mm
手巻力量	44kg	ロードチェーン	線径:9.0mm、掛数:1

ラチェット式で、使い易く安全です。

遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。

簡単操作で、作業効率をアップさせるワンタッチ遊転機構搭載

グレード「V級」を超える「+V級」ロードチェーンを採用

ブレーキ周りを防錆処理で噛み込みを防止

頑丈な外れ止め金具

フック先端部を短くすることでワイヤーをはずれにくくしました

ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

