


品番：EA989RB-2A

品名：544kg ハンドウィンチ(ステンス製/ストラップ°付)



販売価格	53,600円(税抜) / 58,960円(税込)		
カタログ価格	53,600円(税抜) / 58,960円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/05/17 09:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1714ページ		

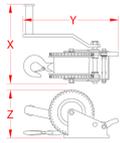

#### 仕様

引張能力	544kg	最大巻取長さ	ストラップ:50.8mm×6m
ギア比	4.1:1	重量	3.1kg
ドラム径	18mm	ドラム幅	51mm
ハンドル長	200mm	材質	ステンレス
フック部材質	鍛造ステンレス(SUS316)	ストラップ材質	ブラックナイロン
用途	横引き用		
つめかけブレーキ式(フリーホイール)			
正逆転可能			
ラチェット式			
SUS304/SUS410製で耐食性と耐久性に優れています。			
※ワイヤーロープは使用できません。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.