

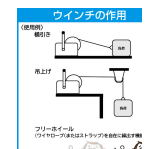
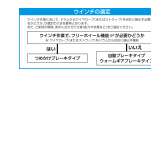


品番：EA989RB-4

品名：545kg ハンドウィンチ(ステンス製/ストラップ°付)

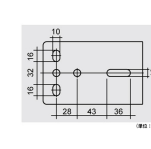

販売価格	27,500円(税抜) / 30,250円(税込)		
カタログ価格	27,500円(税抜) / 30,250円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/17 09:54現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	1714ページ		

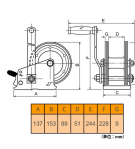

錆に強いステンレス仕様のハンドウィンチ

### 仕様

引張能力	545kg	最大巻取長さ	ワイヤーロープ: φ5mm×20m、 φ6mm×15m ストラップ: 50mm×7.5m
ギア比	4.1:1	重量	2.5kg
ドラム幅	51mm	ドラム径	17.5mm
ハンドル長	200mm	材質	本体:ステンレス(SUS304) ハンドルの外面:PVC樹脂 伝動軸の軸受け:銅製 スイッチレバーの外面:PVC樹脂 付属のケーブル固定用のネジ、ナット: 鉄
使用荷重	500kg(ストラップ部)	ストラップ幅	50mm
ストラップ長さ	7.5m	ストラップ材質	ナイロン
フック開口幅	18mm	付属品	ワイヤーロープ止めねじ

横引き用

つめかけブレーキ式(フリーホイール)

頑丈で精密性の高いギア構造

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.