

 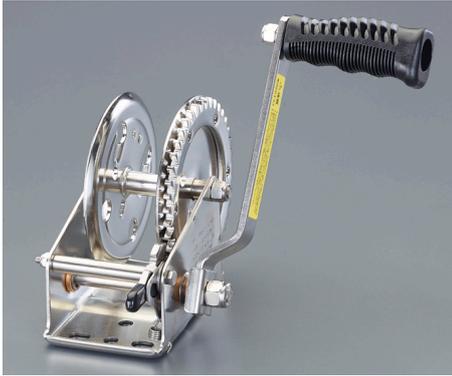
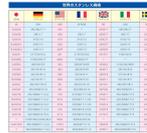


品番：EA989SC-21

品名：545kg ハンドウインチ(ステンス製)



販売価格	26,000円(税抜) / 28,600円(税込)		
カタログ価格	26,000円(税抜) / 28,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 18 (2026/05/17 09:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1714ページ		

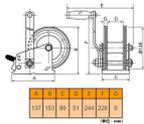

錆に強いステンレス仕様のハンドウインチ

### 仕様

引張能力	545kg	最大巻取長さ	ワイヤーロープ: φ5mm×20m、 φ6mm×15m ストラップ: 50mm×7.5m
ギア比	4.1:1	重量	2.5kg
ドラム幅	51mm	ドラム径	17.5mm
ハンドル長	200mm	材質	本体: ステンレス(SUS304) ハンドルの外面: PVC樹脂 伝動軸の軸受け: 銅製 スイッチレバーの外面: PVC樹脂 付属のケーブル固定用のネジ、ナット: 鉄
付属品	ワイヤーロープ止めねじ		

横引き用

つめかけブレーキ式(フリーホイール)

頑丈で精密性の高いギア構造

握りやすいハンドルデザイン

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.