


品番：EA990KT-17

品名：1150mm 耐酸ポンプ(手動/6本)

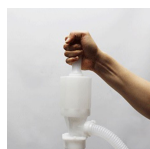

販売価格	12,600円(税抜) / 13,860円(税込)		
カタログ価格	12,600円(税抜) / 13,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/05/02 03:22現在)		
商品入数	6	販売単位	ST
カタログページ	0630ページ		



カタログ訂正 25/12/26 適用: (誤) 灯油～酸性液など (正) 灯油～酸性液のみ(9025 No.56,57)

#### 仕様

吐出量	約21L/min	入数	6本
適用	灯油・軽油・ディーゼルオイル・ガソリン ・水・酸性液	ホース長	1.2m
全長	1150mm	重量	390g

ガソリンにも使用可能

含有濃度(塩酸35%、硝酸35%、硫酸35%、酢酸35%)の酸性液体に

エアークロージャー機構で給油後にポンプ上部の停止キャップをねじると空気が入り、内部の灯油などが瞬時に抜けます。

#### 代替品

	品番 EA990KT-16 コメント 入り数違い: 1本入り
---	-----------------------------------

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

