


品番：EA991-51

品名：DC18V 電動グリースガン(本体のみ/充電式)



販売価格	62,000円(税抜) / 68,200円(税込)		
カタログ価格	62,000円(税抜) / 68,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/20 21:45現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0644ページ		

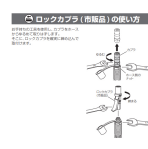

仕様

メーカー	HIKOKI	型番	AL18DA(NN)
用途	各種機械へのグリース充填作業に	最大吐出圧力	低速: 69MPa 高速: 41MPa
吐出量	低速: 115g/分 高速: 297g/分	容量	カートリッジ: 420ml バルク: 640ml
電源	マルチボルト蓄電池、リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)	充電時間	実用充電: 約19分 フル充電: 約25分 静音フル充電: 約104分 ※EA813HF-17BとEA813H-26の組み合わせ時
ノズルねじサイズ	NPT1/8"	ノズル長	1200mm
適応グリースちょう度	ちょう度番号0-2号 (NLGI No.0-2)	適合カートリッジサイズ	ジャバラタイプ400g (420ml) φ 55×232mm (※参考値)
付属品	ショルダーベルト、ホース用LEDライト	サイズ	412(W)×227(D)×110(H)mm
重量	5.0kg (EA813HF-17B装着時)	一充電当たりの作業量	大気圧、気温23度、グリースちょう度 No.2、EA813HF-17B使用時 高速: 約8800ml 低速: 約5400ml
グリース補充方法	<ul style="list-style-type: none"> ・カートリッジ取付 ・バルクから直接補充 ・ポンプ(市販品)からの補充 		

電池・充電器は別売りとなります。

軽量&高圧吐出で作業がはかどります。

トップクラスの吐出パワー

※2024年6月現在。国内電動工具メーカーにおいて。

国内初!10段階にグリースの吐出量を調整できるダイヤル搭載

※2024年6月現在。国内電動工具メーカーにおいて。

ホース用LEDライト搭載で注油先を明るく照らします。

ホースホルダにホースを留められて移動や収納の際に便利です。

ショルダーベルトが標準付属で持ち運びラクラク!

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.