


品番 : EA991C-1

品名 : 400g/-10°C~60°C カ-トリッジ グリース(シャーシ-)

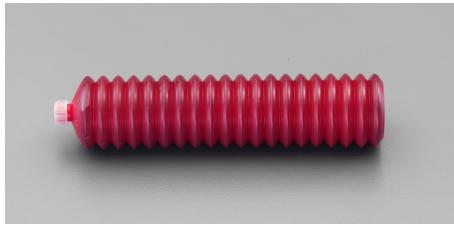

販売価格	590円(税抜)／649円(税込)		
カタログ価格	590円(税抜)／649円(税込)		
在庫数	最新在庫: 29 (2026/02/04 01:45現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0648ページ		



グリースの規格(仕様)は一般にNLGI規格で示されます。 JIS規格もごとに掲載しています。		
NLGI No. 適用する範囲 評価		
000	400~430	流動性
00	320~430	粘度
0	355~385	軟らかい
1	310~340	やや柔らかい
2	265~295	普通
3	220~250	やや硬い
4	175~205	硬い
5	130~160	非常に硬い
6	85~115	好ましくない

仕様

内容量	400g	使用温度範囲	-10°C~60°C
カラー	褐色	外径	約 φ 56mm
シャシーグリース			
カルシウム石鹼基			
軽荷重の転がり、滑り軸受けなどの潤滑に。			
潤滑性、粘着性に優れ、自動車、運搬機、土木建設機械等のシャシーなどに			
NLGI-1			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.