


品番 : EA991C-15

品名 : 400g/-25°C~120°C カートリッジ グリース(極圧リチウム)

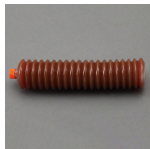

販売価格	930円(税抜) / 1,023円(税込)		
カタログ価格	930円(税抜) / 1,023円(税込)		
在庫数	最新在庫: 61 (2026/06/21 02:44現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0648ページ		



グリースの粘度(粘度)は一般にNLGI規格で表されます。  
上記規格を元に分類されています。

NLGI No.	粘度(粘度)	状態
000	445~475	流動状
00	400~430	+
0	350~385	動きやすい
1	310~340	やや動きやすい
2	265~295	普通
3	220~250	やや動きにくい
4	175~205	硬い
5	130~160	非常に硬い
6	85~115	+

### 仕様

メーカー	エーゼット	型番	K760
内容量	400g	仕様	NLGI-2
使用温度範囲	-25~120°C	色	油褐色
重量	420g	入数	1本

精製鉱油をベースとしたリチウムグリースに、極圧剤や防錆剤などの添加剤を配合した極圧グリースです。

極圧性、耐熱性、耐水性及び機械安定性に優れています。

一般機械の軸受や高荷重がかかる摺動部等の潤滑に

#### 【用途】

- ・建設機械: クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザー等のベアリング、ギア、ピンに
- ・農業機械: 耕運機、田植機、バインダー、トラクター、動力噴霧機等の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに
- ・ギアボックス、圧延機軸受に
- ・衝撃荷重・高荷重摺動部に

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.