
品番: EA991C-15

品名:400g/-25°C~120°C カートリッジグリース(極圧リチウム)

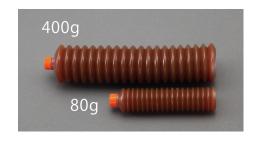

販売価格	<b>1,150円</b> (税抜)/ 1,265円(税込)					
カタログ価 格	1,150円(税抜)/1,265円(税込)					
在庫数	最新在庫: <b>42</b> (2025/12/14 06:59現在)					
商品入数	1	販売単位	本			
カタログページ	0657ページ					



グリースの桐度(ちょう度)は一般に NLGI桐麿で表されます。 JIS規格もこれに単純しています。					
NLGI No.	混和ちょう度	状態			
000	445~475	流動状			
00	400~430				
0	355~385	飲らかい			
1	310~340	やや軟らかい			
2	265~295	※			
3	220~250	やや硬い			
4	175~205	硬い			
5	130~160	非常に硬い			
6	85~115				

## 仕様

メーカー	エーゼット	型番	K760
内容量	400g	使用温度範囲	−25~120°C
カラー	油褐色	重量	420g
全長	240mm	外径	約φ50mm

NLGI-2

リチウム系

一般機械の軸受や高荷重がかかる摺動部等の潤滑に。

極圧剤や防錆材等の添加剤を配合した極圧万能型グリースです。

極圧性、耐熱性、耐水性及び機械安定性に優れています。

- ・建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザー等のベアリング、ギア、ピンに。
- ・農業機械/耕運機、田植機、バインダー、トラクター、動力噴霧機等の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに。
- ・ギアボックス、圧延機軸受に。
- ・衝撃荷重・高荷重摺動部に。

## 株式会社エスコ