
 


品番 : EA991C-17

品名 : 400g/-20°C~200°C グリース(極圧グラファイト)

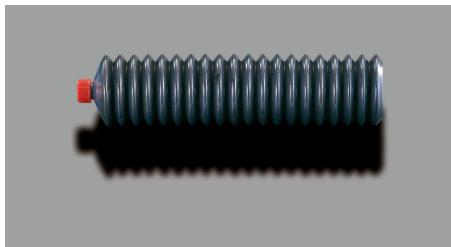

販売価格	1,910円(税抜) / 2,101円(税込)		
カタログ価格	1,910円(税抜) / 2,101円(税込)		
在庫数	最新在庫: 21 (2026/02/04 01:47現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0649ページ		



グリースの規格(セーフティ)は一概にNLGIの規格で表されます。 JIS規格もご用意しております。		
NLGI No. 逆封ふつまく 規格		
000	445~480	潤滑脂
00	345~420	
0	255~385	軽らか
1	310~340	やや軽らか
2	265~295	普通
3	220~250	やや重い
4	175~205	重い
5	130~160	非常に重い
6	95~115	

仕様

メーカー	エーゼット	型番	KG780
内容量	400g	使用温度範囲	-20~200°C
カラー	黒	全長	240mm
外径	約φ50mm		

ウレア系

NLGI-2

耐熱性、耐水性、耐摩耗に優れており衝撃荷重にも強い他、水に溶解しにくく水分混入による軟化や漏洩がないので長期間安定した潤滑に。

グラファイトや極圧剤及び各種添加剤を有効に配合した高品質の極圧グリースです。

用途

- ・製鉄所の熱間圧延機、連鉄機、テーブルローラー等の軸受に
- ・建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザー等のベアリング、ギア、ピンに
- ・産業機械/加熱炉、ポンプ、コンベヤー、包装機械等の軸受、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに
- ・ミキサー、セメントキルン、粉碎機、プレス機械等の振動衝撃・高荷重摺動部に

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.