



品番 : EA991C-18

品名 : 400g/-20°C~200°C グリース(有機モリブデン)

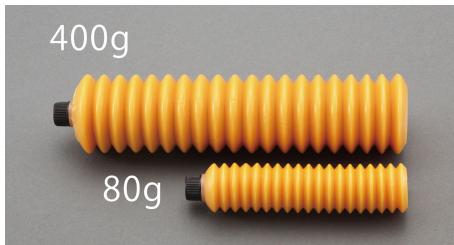

販売価格	1,440円(税抜) / 1,584円(税込)		
カタログ価格	1,440円(税抜) / 1,584円(税込)		
在庫数	最新在庫: 19 (2026/02/04 04:43現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0649ページ		

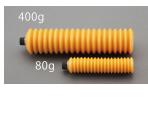

グリースの規格(セラード)は一概にNLGIの規格で表されます。 JIS規格もご用意しております。																																											
<table border="1"><tr><td>NLGI No.</td><td>逆時計回り</td><td>時計回り</td><td>溶融状</td></tr><tr><td>000</td><td>445~480</td><td>445~480</td><td>溶融状</td></tr><tr><td>00</td><td>345~420</td><td>345~420</td><td>溶融状</td></tr><tr><td>0</td><td>355~385</td><td>355~385</td><td>軟らかい</td></tr><tr><td>1</td><td>310~340</td><td>310~340</td><td>やや軟らかい</td></tr><tr><td>2</td><td>265~295</td><td>265~295</td><td>普通</td></tr><tr><td>3</td><td>220~250</td><td>220~250</td><td>やや硬い</td></tr><tr><td>4</td><td>175~205</td><td>175~205</td><td>硬い</td></tr><tr><td>5</td><td>130~160</td><td>130~160</td><td>非常に硬い</td></tr><tr><td>6</td><td>95~115</td><td>95~115</td><td></td></tr></table>				NLGI No.	逆時計回り	時計回り	溶融状	000	445~480	445~480	溶融状	00	345~420	345~420	溶融状	0	355~385	355~385	軟らかい	1	310~340	310~340	やや軟らかい	2	265~295	265~295	普通	3	220~250	220~250	やや硬い	4	175~205	175~205	硬い	5	130~160	130~160	非常に硬い	6	95~115	95~115	
NLGI No.	逆時計回り	時計回り	溶融状																																								
000	445~480	445~480	溶融状																																								
00	345~420	345~420	溶融状																																								
0	355~385	355~385	軟らかい																																								
1	310~340	310~340	やや軟らかい																																								
2	265~295	265~295	普通																																								
3	220~250	220~250	やや硬い																																								
4	175~205	175~205	硬い																																								
5	130~160	130~160	非常に硬い																																								
6	95~115	95~115																																									

仕様

メーカー	エーゼット	型番	KY780
内容量	400g	使用温度範囲	-20~200°C
カラー	黄褐色	全長	240mm
外径	約φ50mm		

有機モリブデン入

ウレア系

水に溶解しにくく、水分混入による軟化や漏洩が無いので長期間安定した潤滑に。

NLGI-2

熱安定性に優れたウレアベースのグリースに、有機モリブデンや極圧剤等を有効に配合した高品質の極圧グリースです。

衝撃荷重に強く、耐熱性、耐水性、極圧性、付着性に優れているほか、酸化防止及び機械安定性が良好の為、長期潤滑が可能です。

グリース色が黄褐色の為目立ちません。

用途

- ・製鉄所の熱間圧延機、連鉄機、テーブルローラー等の軸受に。
- ・建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザー等のペアリング、ギア、ピンに。
- ・産業機械/加熱炉、ポンプ、コンベヤー、包装機械等の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに。
- ・ミキサー、セメントキルン、粉碎機、プレス機械等の振動衝撃・高荷重摺動部に。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.