
品番: EA991C-18

品名:400g/-20°C~200°C グリース(有機モリブデン)

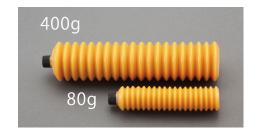

販売価格	1,770円 (税抜)/1,947円(税込)					
カタログ価 格	1,770円(税抜)/1,947円(税込)					
在庫数	最新在庫: 11 (2025/12/19 18:08現在)					
商品入数	1	販売単位	本			
カタログページ	0657ページ					



グリースの程度(ちょう度)は一般に NLGI模型で表されます。 JIS規格もこれに単純しています。						
NLGI No.	混和ちょう度	状態				
000	445~475	流動状				
00	400~430					
0	355~385	飲らかい				
1	310~340	やや軟らかい				
2	265~295	※通				
3	220~250	やや硬い				
4	175~205	硬い				
5	130~160	非常に硬い				
- 6	85~115					

仕様

メーカー	エーゼット	型番	KY780
内容量	400g	使用温度範囲	−20~200°C
カラー	黄褐色	全長	240mm
外径	約φ50mm		

有機モリブデン入

ウレア系

水に溶解しにくく、水分混入による軟化や漏洩が無いので長期間安定した潤滑に。

NLGI-2

熱安定性に優れたウレアベースのグリースに、有機モリブデンや極圧剤等を有効に配合した高品質の極圧グリースです。

衝撃荷重に強く、耐熱性、耐水性、極圧性、付着性に優れているほか、酸化防止及び機械安定性が良好の為、長期潤滑が可能です。

グリース色が黄褐色の為目立ちません。

用途

- ・製鉄所の熱間圧延機、連鋳機、テーブルローラー等の軸受に。
- ・建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザー等のベアリング、ギア、ピンに。
- ・産業機械/加熱炉、ポンプ、コンベヤー、包装機械等の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに。
- ・ミキサー、セメントキルン、粉砕機、プレス機械等の振動衝撃・高荷重摺動部に。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.