


品番：EA991C-18C

品名：400g/-20°C～200°C グリース(モリブデン)/20本

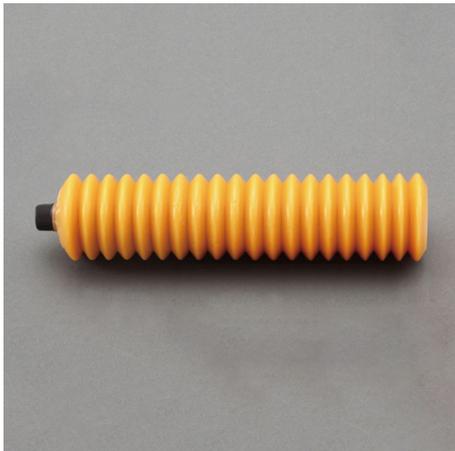

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 27,800円(税抜) / 30,580円(税込) | | |
| カタログ価格 | 27,800円(税抜) / 30,580円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/05/06 14:49現在) | | |
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 箱 |
| カタログページ | 0649ページ | | |



グリースの粘度(ちょうど)は一般にNLGI規格で表されます。下記規格表と対応しています。

| NLGI No. | 遊材の粘度 | 状態 |
|----------|---------|--------|
| 000 | 445-475 | 流動状 |
| 00 | 420-430 | → |
| 0 | 355-385 | 軟らかい |
| 1 | 310-340 | やや軟らかい |
| 2 | 265-295 | 普通 |
| 3 | 220-250 | やや硬い |
| 4 | 175-205 | 硬い |
| 5 | 130-160 | 非常に硬い |
| 6 | 85-115 | → |

仕様

| | | | |
|--------|--------------|----|--------|
| メーカー | エーゼット | 型番 | KY780 |
| 内容量 | 400g×20本(1箱) | 仕様 | NLGI-2 |
| 使用温度範囲 | -20～200°C | 色 | 黄褐色 |
| 入数 | 20本 | | |

熱安定性に優れたウレアベースのグリースに、有機モリブデンや極圧剤等を有効に配合した高品質の極圧グリースです。

衝撃荷重に強く、耐熱性、耐水性、極圧性、付着性に優れているほか、酸化防止及び機械安定性が良好です。

水に溶解しにくく、水分混入による軟化や漏洩が無いので長期間安定した潤滑が可能です。

グリース色が黄褐色のため目立ちません。

【用途】

- ・製鉄所の熱間圧延機、連鑄機、テーブルローラー等の軸受に
- ・建設機械：クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザー等のベアリング、ギア、ピンに
- ・産業機械：加熱炉、ポンプ、コンベヤー、包装機械等の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに
- ・ミキサー、セメントキルン、粉碎機、プレス機械等の振動衝撃・高荷重摺動部に

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.