
 


品番 : EA991C-3

品名 : 400g/-10°C~120°C カ-トリッジ グリース(リチウム)

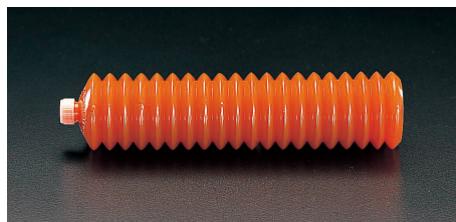

販売価格	865円(税抜)／952円(税込)		
カタログ価格	865円(税抜)／952円(税込)		
在庫数	最新在庫: 42 (2026/02/04 01:49現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0648ページ		



グリースの規格(仕様書)は一般にNLGIの規格で定められます。 JIS規格もごとに掲載しています。																													
<table border="1"><thead><tr><th>NLGI No.</th><th>逆針回転度</th><th>規格</th></tr></thead><tbody><tr><td>000</td><td>400~430</td><td>潤滑脂</td></tr><tr><td>0</td><td>355~385</td><td>軽やか</td></tr><tr><td>1</td><td>310~340</td><td>やや重い</td></tr><tr><td>2</td><td>265~295</td><td>普通</td></tr><tr><td>3</td><td>220~250</td><td>やや重い</td></tr><tr><td>4</td><td>175~205</td><td>重い</td></tr><tr><td>5</td><td>130~160</td><td>非常に重い</td></tr><tr><td>6</td><td>85~115</td><td>好素に重い</td></tr></tbody></table>			NLGI No.	逆針回転度	規格	000	400~430	潤滑脂	0	355~385	軽やか	1	310~340	やや重い	2	265~295	普通	3	220~250	やや重い	4	175~205	重い	5	130~160	非常に重い	6	85~115	好素に重い
NLGI No.	逆針回転度	規格																											
000	400~430	潤滑脂																											
0	355~385	軽やか																											
1	310~340	やや重い																											
2	265~295	普通																											
3	220~250	やや重い																											
4	175~205	重い																											
5	130~160	非常に重い																											
6	85~115	好素に重い																											

## 仕様

内容量	400g	使用温度範囲	-10°C~120°C
カラー	黄褐色	外径	約 φ 56mm
基油	鉛油		

リチウム石鹼基

NLGI-1

小型車から特大型車までの各種自動車のシャシー、各種建設機械のベアリング、ギヤー、ピン、鉄道車両の車輪の軸受け、各種産業機械の転がり、すべり軸受けなどの潤滑に

酸化安定性に優れ、長期使用に耐えます。

耐水性が優れていますので、水混入による軟化流失が少ないです。

機械安定性が優れていますので、ちよう度変化が少なく長時間ご使用頂けます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.