
品番: EA991C-3

品名:400g/-10°C~120°C カートリッシ゛グ リース(リチウム)

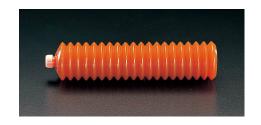

販売価格	850円(税抜)/935円(税込)					
カタログ価 格	850円(税抜)/935円(税込)					
在庫数	最新在庫: 30 (2025/12/14 02:34現在)					
商品入数	1	販売単位	本			
カタログページ	0657ページ					





プリースの碉度(ちょう度)は一般に VLG-Q相当で表されます。 JIS規格もこれに単純しています。						
NLGI No.	混和ちょう度	状態				
000	445~475	流動状				
00	400~430					
0	355~385	軟らかい				
1	310~340	やや軟らかい				
2	265~295	普通				
3	220~250	やや硬い				
4	175~205	硬い				
5	130~160	非常に硬い				
6	85~115					

## 仕様

内容量	400g	使用温度範囲	-10℃~120℃
カラー	黄褐色	外径	約φ56mm
基油	鉱油		

## リチウム石鹸基

## NLGI-1

小型車から特大型車までの各種自動車のシャシー、各種建設機械のベアリング、ギヤー、ピン、鉄道車輌の車輪の軸受け、各種産業機械の転がり、すべり軸受けなどの潤滑に

酸化安定性に優れ、長期使用に耐えます。

耐水性が優れていますので、水混入による軟化流失が少ないです。

機械安定性が優れていますので、ちょう度変化が少なく長時間ご使用頂けます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.