
 
 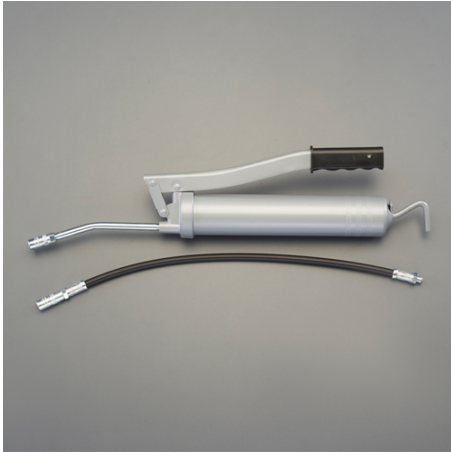


品番 : EA991CA-11

品名 : 500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付)



販売価格	9,270円(税抜) / 10,197円(税込)		
カタログ価格	9,270円(税抜) / 10,197円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/06 15:57現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0645ページ		



#### 仕様

容量(ml)	500	ノズル長(mm)	150
吐出量(cm <sup>3</sup> /ストローク)	1.2	ノズルねじサイズ	M10×P1.0
筒長	273.5mm	ピストン軸径	8mm
最大吐出圧力	40MPa		
NLGI-1~2			
500mmフレキシブルホース付			
プッシュロッドの安全なハンドル			
エンドキャップのプランジャーロッドクランプにより手でスプリングに圧力を加えて大量のグリースを圧縮したり、損傷したカートリッジにプランジャーを押し込んだりできます。			
カートリッジグリース(別売:EA991C-7~10)が使用できます。			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.