



品番：EA991CB

品名：500ml グリースポンプ

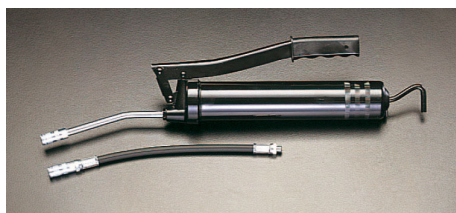

販売価格	9,120円(税抜) / 10,032円(税込)		
カタログ価格	9,120円(税抜) / 10,032円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/05/06 15:51現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0645ページ		

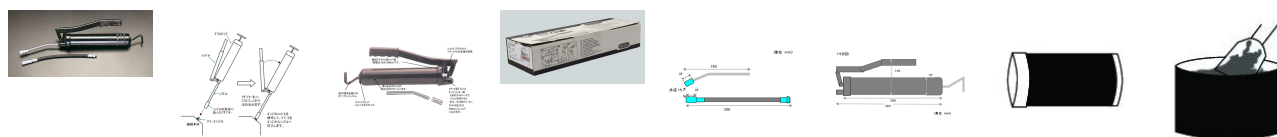

### 仕様

容量	500ml	ノズル長	150mm
ノズルねじサイズ	M10×P1.0	吐出量(cm <sup>3</sup> /ストローク)	最大1.6
最大吐出圧力	40MPa	筒長	320mm
ピストン軸径	9mm	サイズ	390×120×66mm
重量	1.25kg	適用グリース	カートリッジグリース 手詰めグリース
材質	スチール	チューブ壁厚	1.0mm(本体)
NLGI-1~2			
EA991C-7~-10(カートリッジグリース)が使用できます。			
300mmフレキシブルホース付			
ハンドルのストロークにより、適量のグリースが吐出できるので、ロスがありません			
エア抜きも簡単にできます。			
作動を調節できます。			
フィリングニップルあり			

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.