


品番 : EA991CC-2

品名 : 500ml グリースポンプ

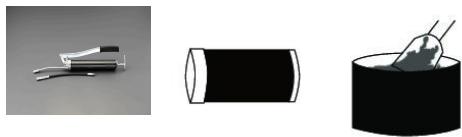

販売価格	13,200円(税抜)／14,520円(税込)		
カタログ価格	13,200円(税抜)／14,520円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/04 06:03現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0645ページ		



カタログ訂正

24/11/05 ピストン軸径 (誤)9mm (正)10mm (No.55,56 1160)

### 仕様

容量	500ml	ノズル長	150mm
ノズルねじサイズ	M10×P1.0	吐出量(cm <sup>3</sup> /ストローク)	1.2
最大吐出圧力	60MPa	筒長	290mm
ピストン軸径	10mm	サイズ	395×140×66mm
重量	1.35kg	適用グリース	カートリッジグリース 手詰めグリース

NLGI-1～3

EA991C-7～-10(カートリッジグリース)が使用できます。

300mmフレキシブルホース付

エアーリリースバルブ付

エアー抜きも簡単にできます。

加圧能力が高いので、短いストロークでグリースを吐出できます。

圧力が高いので、冬場の固くなったグリースにも使用できます。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.