
 


品番：EA991CG

品名：500ml グリースポンプ

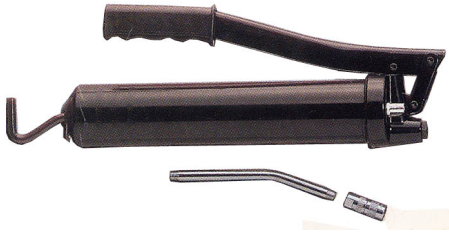

販売価格	7,010円(税抜) / 7,711円(税込)		
カタログ価格	7,010円(税抜) / 7,711円(税込)		
在庫数	最新在庫: 26 (2026/05/06 16:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

容量	500ml	ノズルねじサイズ	M10×P1.0
吐出量(cm3/ストローク)	1.6	最大吐出圧力	40MPa
筒長	320mm	ピストン軸径	9mm
適用グリース	カートリッジグリース 手詰めグリース	チューブ壁厚	1.0mm(本体)
ノズル取付ねじサイズ	M10×M10	付属ノズル	175mm(スチール製・グリースニップル用アダプター付き)
サイズ	320(W)×120(H)mm	重量	1.9kg
材質	スチール		

NLGI-1~2

EA991C-7~-10(カートリッジグリース)が使用できます。


ハンドルのストロークにより、適量のグリースが吐出できるので、ロスがありません

エア抜きも簡単にできます。

作動を調節できます。

フィリングニップルあり

代替品

	<p>品番 EA991CF-2</p> <p>コメント</p>
--	---------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.